




IFLI 500V

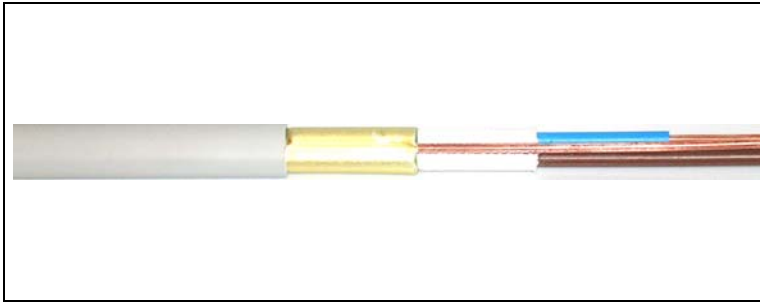

Safetycable

Halogenfri rørtråd

Max ledertemperatur : 90°C

Driftspenning Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05ZA5Z1H2-U(oval)

Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.

NORMER

Konstruksjon : NEK 591

Isolasjon : IEC 60502-1

Selvslukkende : IEC 60332-3C

Halogenfri : IEC 60754-1 og 2

Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Entrådet kobberleder
Isolasjon	I	Kryssbundet Halogenfri Polymer
Fyllkappe	F	Halogenfri
Metallkappe	L	Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder
Ytre kappe	I	Halogenfri Polymer
Farge		Lys grå
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Snelle

DIMENSJONER

Rev.9.

Tverrsnitt mm ²	Leder-- type)	EAN-nr.	El-nummer Snelle	Ytre dimensjon ca. mm	Vekt pr. 1000m ca.kg	Leveringslengde Snelle
Oval						
2 x 1,5/1,5	ER	7021522622061	1065740	9,3 x 6,2	110	400
2 x 2,5/2,5	ER	7021522622269	1065741	9,7 x 7,1	140	350

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.