




IFXI 500V

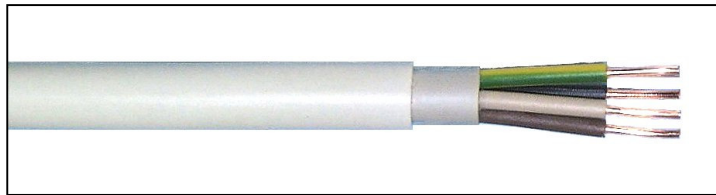

Safety cable

Max ledertemperatur: 70°C**Driftspenning Uo/U:** 300/500V**Cenelec betegnelse:** 05Z1Z1-U

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og forlagt i bygningskonstruksjoner. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. UV-beskyttet.

NORMER

Konstruksjon: SS 424 02 19-5**Selvslukkende:** IEC 60332-1**Halogenfri:** IEC 60754-1 og 2**Røyksvak:** IEC 61034

GODKJENNINGER

SEMKO**CE-merket, oppfyller LVD**

OPPBYGGING

Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		Halogenfri polymer
Fyllkappe		Halogenfri polymer
Ytre kappe		Halogenfri polymer
Farge		Hvit
Merking		Utvendig merket
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Tverrsnitt mm ² <i>G=Gul/Grønn</i>	Ledertype <i>ER=entrådet rund</i>	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000m ca. kg	Leveringslengde m	Leveringsform
3G1,5	ER	9	120	500	Trommel
3G2,5	ER	10,7	169	500	Trommel
4G1,5	ER	10,1	142	500	Trommel
5G1,5	ER	11,1	168	500	Trommel
5G2,5	ER	12,8	242	500	Trommel

BESTILLINGSINFORMASJON

Tverrsnitt	Arikkel nr.	EAN-nummer	EI-nummer
3G1,5	106160	7330384301497	1045890
3G2,5	106163	7330384301664	1045891
4G1,5	106161	7330384301527	1045892
5G1,5	106162	7330384301558	1045893
5G2,5	106164	7330384301602	1045894