



PFSK signalkabel

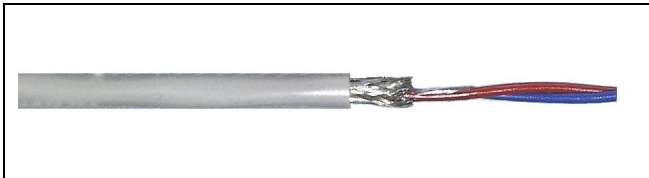

Multikabel - skjermet

Innendørs bruk
 Mangetrådet leder: 0,5 mm²
 Selvslukkende

Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådede lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjerm og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.

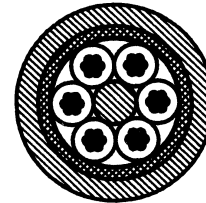

Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall ledere	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm ²)	Antall tråder x diameter (mm)	Isolasjons diameter mm.	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	6.4	60
3	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	6.7	72
4	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	7.2	90
6	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	8.3	115
8	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	8.8	132
12	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	10.4	175
18	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	12.1	242
25	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	14.1	309

KGT= Kobber, glødet og fortinnet.

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	8 x D	Brannklassifisering	IEC 60332-1
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C	CE merking	LVD
Maks trekkraft under installasjon	25N x ant. ledere		

Elektriske data

DC-Resistans , sløyfe	71 ± 3 ohm/km	Maksimal driftspenning, AC	440 V/1600 Hz
Parkapasitans , nominelt	105 nF/km	Spenningsstest	2000 V
		Maksimal belastning, strøm	2.5 A

Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Farge, RAL nr.	Leveringslengde		EAN-nr.		El.nr.	
		Bunt	Snelle	Bunt 702152+	Snelle 702152+	Bunt	Snelle
PFSK 2x0.50 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7455213	7455220	1090372	1090371
PFSK 3x0.50 mm ²	Grå 7035	S100		7455312		1090373	
PFSK 4x0.50 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7455411	7455428	1090374	1090375
PFSK 6x0.50 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7455619	7455626	1090376	1090377
PFSK 8x0.50 mm ²	Grå 7035	S100		7455817		1090378	
PFSK 12x0.50 mm ²	Grå 7035	S100		7456210		1090382	
PFSK 18x0.50 mm ²	Grå 7035	S100		7456814		1090385	
PFSK 25x0.50 mm ²	Grå 7035	S100		7457514		1090387	

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.