


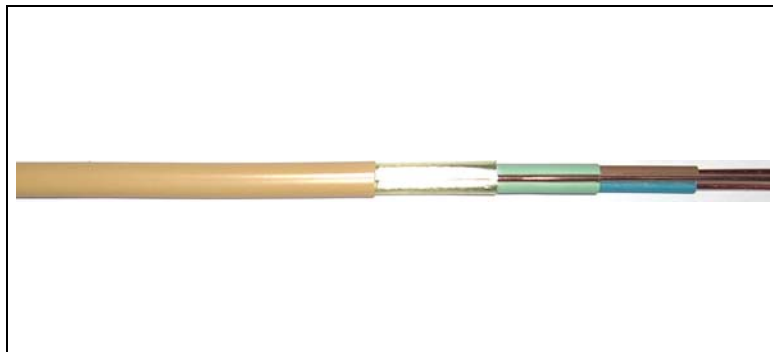

PR Super 500V, Lys Brun



PRSuper

Draka

Rørtråd

Max ledertemperatur : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 300/500V
 Cenelec betegnelse : N05VA5V-U (rund)
 : N05VA5VH2-U (oval)

Bruksområde

Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Spesielt tilpasset for panel og laft.
 Trekk & Kapp leveringsform er metermerket kabel på snelle, opphengt inne i en eske.

NORMER

Konstruksjon : NEK 535
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		PVC
Fyllkappe		Plast
Metallkappe		Aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder.
Ytre kappe		PVC, laminert til Al-båndet
Farge		Lys brun
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Trekk & Kapp.

DIMENSJONER

Rev.1.

Tverrsnitt mm ²	Leder type	EI-nummer	EAN-nummer	Ytre dimensjon	Vekt pr.1000m	Leveringslengde, m
	*)			ca. mm	ca.kg	T&K
Oval						
2 x 1,5/1,5	ER	1034847	7021522605415	7,8 x 5,4	90	100
2 x 2,5/2,5	ER	1034848	7021522605613	8,8 x 6,4	130	50
Rund						
3 x 1,5/1,5	ER	1034857	7021522605514	8,1	130	50

*)ER = Entrådet rund