




## PROFIT

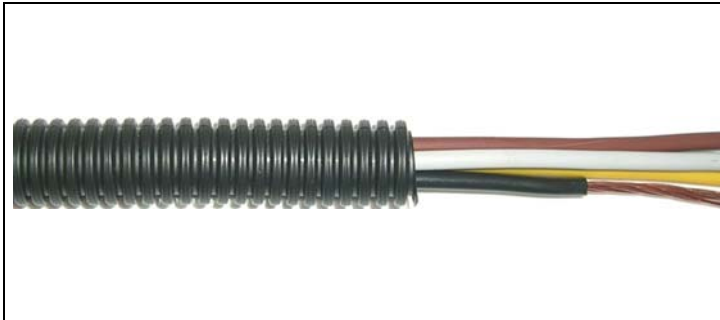

### Profit

#### Ferdigtrukket ledning/kabel i rør

**Tekniske/elektriske data:** se egne datablad for aktuell kabel

#### Bruksområde

Ferdig trukket ledning/kabel i korrugert rør. Leveres som 16mm rør eller 20mm rør avhengig av antall ledere/kabel, se bestillingsinformasjon. Det ferdigtrukkede røret kan pusses eller støpes inn i betong, og installeres i alle bygningskonstruksjoner. Ekstra god mekanisk styrke og kuldeegenskaper, kan forlegges ved  $-25^{\circ}\text{C}$ . Røret og ledning/kabel er selvslukkende ved brann.

#### NORMER

Se egne datablad for aktuell kabel

#### GODKJENNINGER

Se egne datablad for aktuell kabel

### OPPBYGGING

<b>Rør</b>		Korrugert rør, sort selvslukkende Polypropylen. 16 og 20mm.
<b>Ledning/kabel</b>		Se oversikt i tabell „Bestillingsinformasjon“
<b>Merking</b>		Ledning/kabel er merket
<b>Leveringsform</b>		Coil

### BESTILLINGSINFORMASJON

Rev.4.

Betegnelse	EAN-nr.	El-nr.	Diameter rør mm	Vekt pr. 1000 m inkl. rør ca. kg	Leveringsform m
PROFIT PN 3G1,5mm <sup>2</sup>	6410004123027	1050160	16	111	B100
PROFIT PN 3G2,5mm <sup>2</sup>	6410004123041	1050161	16	147	B100
PROFIT PN 3G4mm <sup>2</sup>	6410004017340	1050162	20	198	B50
PROFIT PN 3G6mm <sup>2</sup>	7021521726500	1050167	20	275	B50
PROFIT PN 4G1,5mm <sup>2</sup>	6410004123065	1050163	16	133	B100
PROFIT PN 4G2,5mm <sup>2</sup>	6410004017425	1050164	20	186	B50
PROFIT PN 5G1,5mm <sup>2</sup>	6410004123089	1050165	20	160	B50
PROFIT PN 5G2,5mm <sup>2</sup>	6410004123102	1050166	20	218	B50
PROFIT PR 2x1,5 ER/1,5	7021522605842	1050172	20	153	B50
PROFIT PR 2x2,5 ER/2,5	7021522605859	1050173	20	193	B50
PROFIT PR 3x1,5 ER/1,5	7021522605866	1050174	20	185	B50
PROFIT PR 3x2,5 ER/2,5	7021522605873	1050175	20	240	B50
PROFIT CAT.6 UTP 4p	7021521062202	1050176	16	80	B100
PROFIT Koaks 75ohm	7021521062615	1050179	16	102	B100
PROFIT PVXP 2x1/1mm $\emptyset$	7021522618781	1050178	16	108	B100
PROFIT TP90 2x1,5 FR	7021521003151	1050183	16	105	B100
PROFIT Snurrebukk (stativ)	7021522500055	8817115			stk.