




PVXP 250V

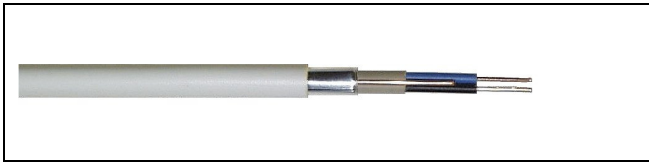

Brannalarmkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftspenning Um : 150/250V
 Cenelec betegnelse : N01VA5V-U

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
 Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler.
 Tillatt innendørs og utendørs.

NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-4B
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		PVC
Snoing		Lederne snoes ikke
Fyllkappe		PVC
Metallkappe		Al-bånd med 1 stk. 1,0mm bileder
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt, snelle eller Trekk & Kapp.

DIMENSJONER

Rev.4.

Leder-diameter mmØ	Leder type *)	EI-nummer (EAN-nr)			Ytre diameter mm	vekt pr. 1000 m ca.kg	Leveringslengde m		
		Bunt (702152+)	T&K (702152+)	Snelle (702152+)			Bunt	T&K	Snelle
2 x 1/1	ER	1088122 (2618767)	1088124 (2618774)	1088120 (2618750)	6,5	64	100	100	500

*) ER = Entrådet rund

Leveringsform og leveringslengde kan bli forandret