




## PXXP 250V

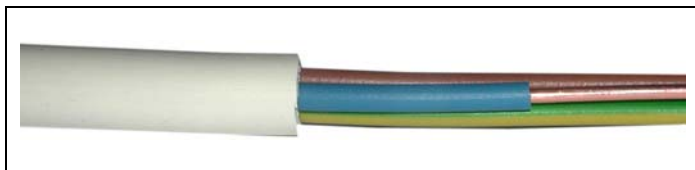

### Brannalarmkabel

Max ledertemperatur : 70 °C  
 Driftspenning Uo/U : 150/250V  
 Cenelec betegnelse : N01VV-U

#### Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.  
 Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler.  
 Tillatt innendørs og utendørs.

#### NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-4B  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		PVC
Snoing		Lederne snoes sammen, (revolveres)
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		Utvendig merket Brannalarm/Talevarsling + typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Snelle

### DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mmØ *)	Leder type **)	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Leveringslengde m
3G1	ER	1088130	7021525127211	5,7	44	500

\*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

\*\*) ER = Entrådet rund