




W07RRTW-F

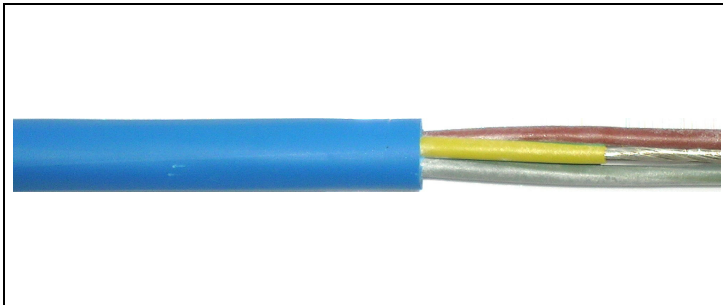

Drakaflex

Drikkevannskabel

Max ledertemperatur : 90 °C
 Driftspenning Uo/U : 450/750V
 Cenelec betegnelse : W07RRTW-F

Bruksområde

Bevegelig gummikabel godkjent for kontakt med drikkevann. Spesielt egnet for legging direkte i vannkanaler og rør. Beregnet for dybder ned til 350m. Kabelen kan også benyttes i tørre og våte rom, innendørs og utendørs.

Maksimal ledertemperatur for kabelen er 90 °C

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22.4
 DIN VDE 0207
 DIN VDE 0282, part 4

GODKJENNINGER

VDE
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		Spesial-gummi
Kappe		Spesial-gummi
Merking		Utvendig merking
Farge		Blå
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm ² *)	Ledertype **)	EI-nummer	Art. nr.	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde Trommel m
3G 1,5	MR	1076270	105602	7021521056027	11,9	140	1000
3G 2,5	MR	1076271	105604	7021521056041	14,0	210	1000
4G 1,5	MR	1076272	105603	7021521056034	13,1	170	1000
4G 2,5	MR	1076273	105605	7021521056058	15,5	250	1000
4G 4	MR	1076274	105608	7021521056089	17,9	350	500

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.