




AXLJ-RMF 24kV

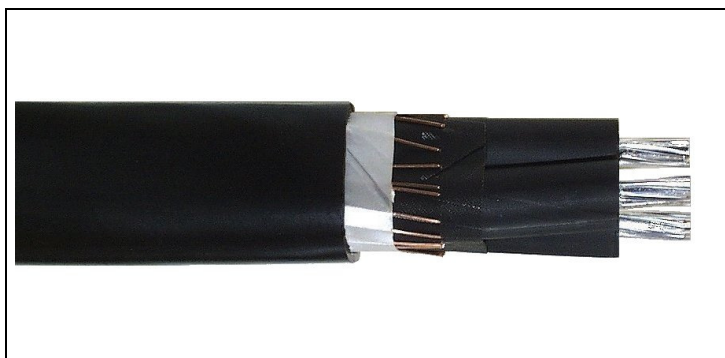

ELpex

ELPEX kombi med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 90°C
Driftspenning Uo/U(Um) : 12/20(24)kV

Cenelec betegnelse : N20XCED4-AR

Bruksområde

Treleder høyspennings distribusjonskabel som kan henges i luft, vann og jord. Tillatt utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 620
IEC 60502-2

Selvslukkende : Nei
Halogenfri : IEC 60754-1 og 2

OPPBYGGING

Leder		Flertrådet, rundkomprimert aluminiumleder med svellepulver og al-legert sentrumtråd.
Lederskjerm		Ekstrudert halvledende materiale
Isolasjon		PEX (tverrbundet Polyetylen)
Isolasjonsskjerm		Ekstrudert fastvulket halvledende materiale
Fyllkappe/båndering		Halvledende bånd
Konsentrisk leder		Kobbertråds skjerm
Kappe		Polyetylen
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm ²	Leder- type (*)	EAN-nr.	El.nr	Diameter over, mm		Brudd- styrke kN	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg
				PEX	Isol. skjerm			
3 x 25/16 3 x 50/25	AFR	7021525006042	1018002	18	19	20 30	50 55	1500 1850
	AFR	7021525006066	1018003	20	21			

*) AFR = Aluminium flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.