




PFSP 6kV

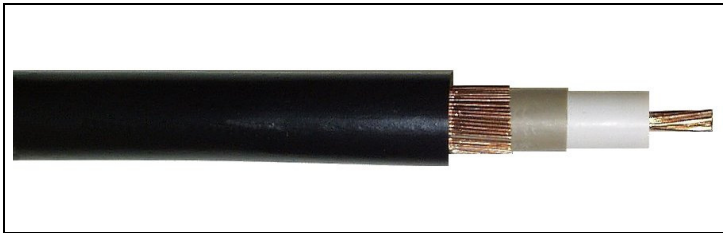

FLYCY flyplasskabel

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftsspenning Uo/U : 3,6/6 kV

Cenelec betegnelse : N6VCV-R

Bruksområde

Spesialkabel til flyplassbelysning. Primærkabel til banebelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Produktet oppfyller norske klimakrav.

NORMER

Konstruksjon : IEC TS 62100
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon	P	PVC. 4mm isolasjonstykkelse.
Fyllkappe	F	Ekstrudert fyllmateriale
Metallkappe	S	Kobbertrådsjerm med motspiral
Kappe	P	PVC
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse, dimensjon og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm ²	Leder-type)	EI-nummer	EAN-nr	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg
1 x 6/6	FR	1016940	7021524119156	16	350

*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.